

Technisches Datenblatt

Kupplung GA-KUP90

Art.-Nr. 6279704

OBO
BETTERMANN



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen
Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	6279704
Typ	GA-KUP90
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	universal, für Kanaltiefe 90
Dimension	90x120mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 VPE
Gewicht	8,20 kg/100 VPE

Technische Daten

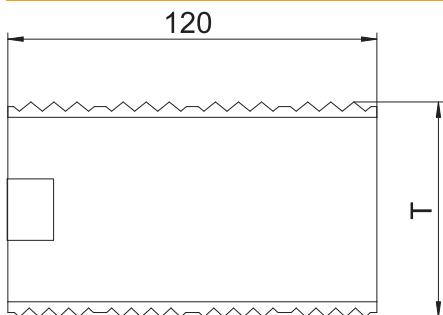

Länge	37,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	70,00 mm
Maß a	70,00 mm
Ausführung	universal
Kanalhöhe	90,00 mm
Mit Potenzialausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>