

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-
70110
Art.-Nr. 6274312

OBO
BETTERMANN



Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 6274312 |
| Typ | GK-A70110LGR |
| Bezeichnung 1 | Außeneck |
| Dimension | 70x110mm |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Werkstoff Kürzel | PVC |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 116,00 kg/100 St. |

Technische Daten

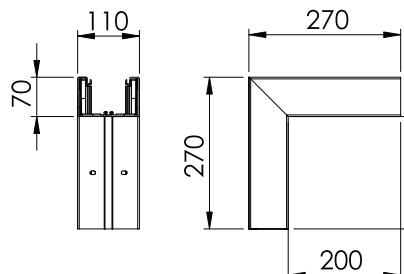

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 270,00 mm |
| Breite | 110,00 mm |
| Höhe | 70,00 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Halogenfrei | <input type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer | <input type="checkbox"/> |
| Kanalverbinder | <input type="checkbox"/> |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0,00 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0,00 mm |
| Schutzfolie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Symmetrisch | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Winkelbereich | 90,00 - 90,00 ° |