


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ

GK-53165

Art.-Nr. 6113462

**OBO**  
BETTERMANN

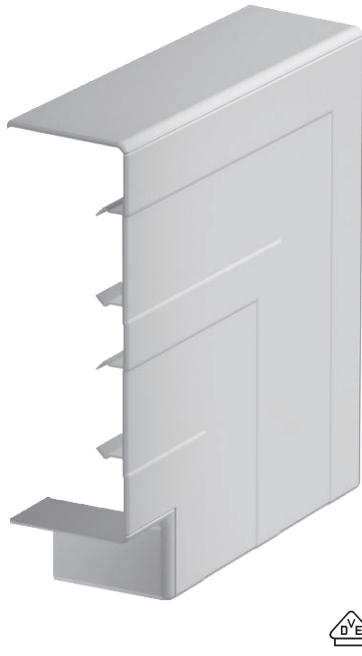

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.




PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113462
Typ	GK-FH53165LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Dimension	207x207x56
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	16,30 kg/100 St.

## Technische Daten

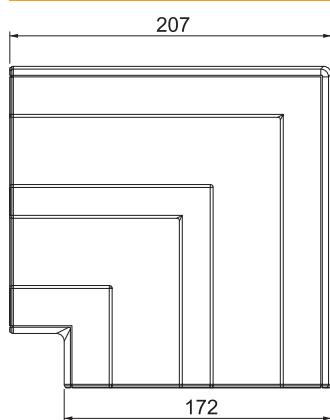

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanal-Abmessung	53 x 165 mm
für Kanalbreite	165,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhaltekammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °