


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170,  
Kanalhöhe 90, asymmetrisch  
Art.-Nr. 6277900

**OBO**  
BETTERMANN

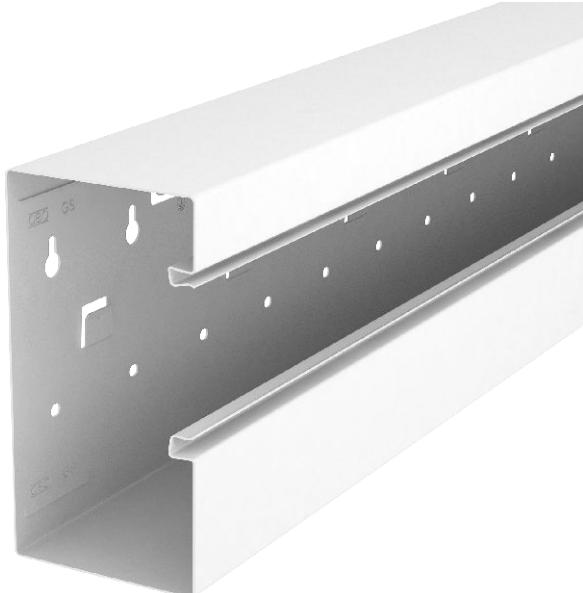


**St** Stahl

## Stammdaten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.                 | 6277900           |
| Typ                      | GS-A90170RW       |
| Bezeichnung 1            | Geräteeinbaukanal |
| Bezeichnung 2            | asymmetrisch      |
| Dimension                | 90x170x2000       |
| Farbe                    | reinweiß          |
| RAL-Nummer               | 9010              |
| Werkstoff                | Stahl             |
| Werkstoff Kürzel         | St                |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 m               |
| Gewicht                  | 384,00 kg/100 m   |

## Technische Daten

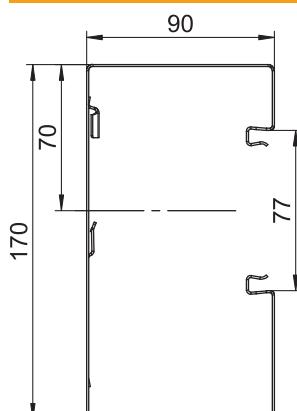

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                            | 2.000,00 mm                         |
| Breite                           | 170,00 mm                           |
| Höhe                             | 90,00 mm                            |
| Anzahl der Oberteile             | 1                                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                                   |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | mit Rastnasen                       |
| Bauform rechteckig               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Befestigungsart                  | schraubbar                          |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung                    |
| Halogenfrei                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelhaltekammer                 | <input type="checkbox"/>            |
| Kanalhöhe                        | 90,00 mm                            |
| Kanalhöhe                        | 170,00 mm                           |
| Kanalverbinder                   | <input type="checkbox"/>            |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend                        |
| Montagelochung im Boden          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nutzquerschnitt                  | 134,50 cm <sup>2</sup>              |
| Nutzquerschnitt                  | 13.450,00 mm <sup>2</sup>           |
| Oberteilbreite                   | 76,5 mm                             |

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170,  
Kanalhöhe 90, asymmetrisch  
Art.-Nr. 6277900



## Technische Daten

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Oberteilbreite 2      | 0,00 mm                             |
| Oberteilbreite 3      | 0,00 mm                             |
| Oberteil mitgeliefert | <input type="checkbox"/>            |
| Schutzfolie           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Symmetrisch           | <input type="checkbox"/>            |