

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für
Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170
Art.-Nr. 6278240

OBO
BETTERMANN



Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.




St Stahl

Stammdaten

Art.-Nr.	6278240
Typ	GS-DI70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Dimension	70x170mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	63,00 kg/100 St.

Technische Daten

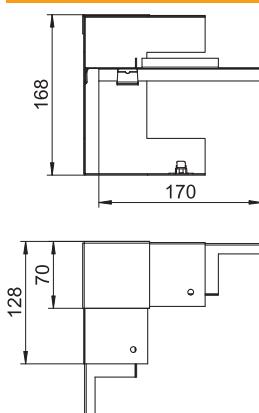

Breite	170,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklemmer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °