


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS140100R

Art.-Nr. 6290336

OBO
BETTERMANN

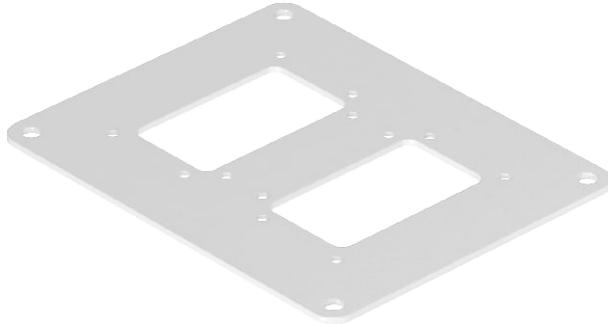

Bodenplatte zur Befestigung der ISS140100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.


CE

St Stahl

Stammdaten

Art.-Nr.	6290336
Typ	ISSBP140100RW
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Bezeichnung 2	für ISS140100R
Dimension	200x160x3
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	57,20 kg/100 St.

Technische Daten

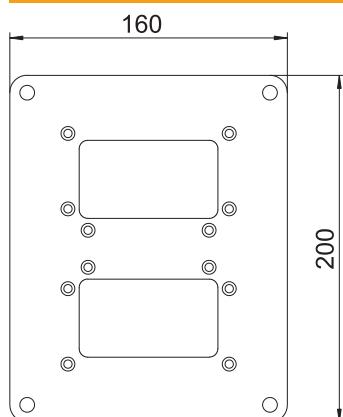

Höhe	3,00 mm
Ausführung	außenseitig
Einstellbar	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>