

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Art.-Nr. 6289088



ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit Spannbefestigung

Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm

1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung

1 Kanaleinbauprofil

Länge: 3000 mm

1 Oberteil Aluminium

Länge: 3000 mm

Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.

Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.




Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten

Art.-Nr.	6289088
Typ	ISSOG70140EL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke
Dimension	3006x145x64
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	700,00 kg/100 St.

Technische Daten

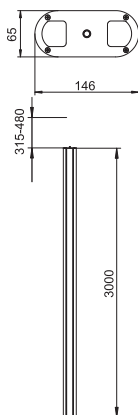

Länge	3.006,00 mm
Breite	145,00 mm
Höhe	64,00 mm
Säulenhöhe	3.300,00 - 3.500,00 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1,00
Anzahl der festen Trennwände	0,00
Ausführung	einseitig
Befestigungsart	spannen
Bodenmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckenmontage	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhenausgleich	200,00 mm
Kabeleinführung	oben
Ortsveränderlich	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite (ganze Zahl)	76,50
Säulenform	oval
Verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorverdrahtet	<input type="checkbox"/>