

Technisches Datenblatt

Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

Art.-Nr. 6279810

OBO
BETTERMANN



Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 170 mm.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellehalter aufgesteckt.


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6279810
Typ	KSP170
Bezeichnung 1	Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für GS 170 auf Konsole
Dimension	155x106x36mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	23,50 kg/100 St.

Technische Daten

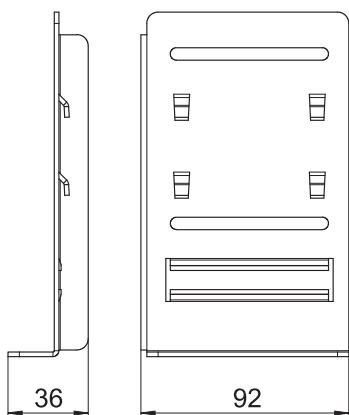

Länge	92,00 mm
Breite	36,00 mm
Höhe	152,00 mm