


Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 30030-as típusú

Rend. sz. 6246985

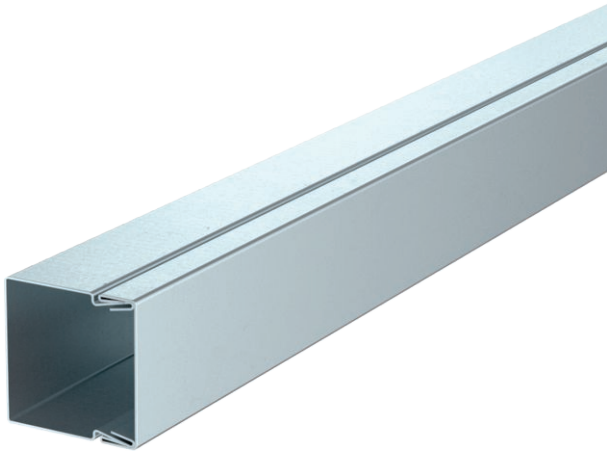

A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6246985
típus	LKM30030FS
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Méret	30x30x2000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FS
Legkisebb értékesítési egység	2 m
súly	62,00 kg/100 m

Műszaki adatok

	hossz	2.000,00 mm
	szélesség	30,00 mm
	magasság	30,00 mm
	Abmessung BxH	30x30 mm
	A fix választófalak száma	0
	A dugaszolható választófalak száma	0
	Fedél kivitel	különálló
	Rögzítési mód	Fenékperforálás
	Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kábeltartó kapcsok	<input type="checkbox"/>
	Csatorna-összekötő	<input type="checkbox"/>
	hasznos keresztmetszet	7,73 cm ²
	Védőfólia	<input type="checkbox"/>