

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Art.-Nr. 6247091



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.  
Achtung : Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6247091
Typ	LKM60060FS
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	60x60x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 m
Gewicht	174,70 kg/100 m

### Technische Daten

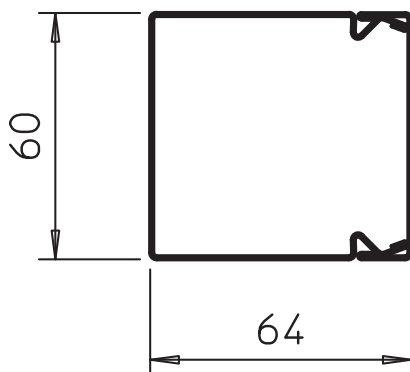

Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	64,00 mm
Abmessung BxH	60 x 64 mm
Anzahl der festen Trennwände	0,00
Anzahl der steckbaren Trennwände	0,00
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	3.153,00 cm <sup>2</sup>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>