

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060, reinweiß

Art.-Nr. 6248608



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Achtung : Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.




| | |
|------------|--------------------------------------|
| St | Stahl |
| FSK | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 6248608 |
| Typ | LKM60060RW |
| Bezeichnung 1 | Leitungsführungskanal |
| Bezeichnung 2 | mit Bodenlochung |
| Dimension | 60x60x2000 |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FSK |
| Kleinste Verkaufseinheit | 2,00 m |
| Gewicht | 174,70 kg/100 m |

Technische Daten

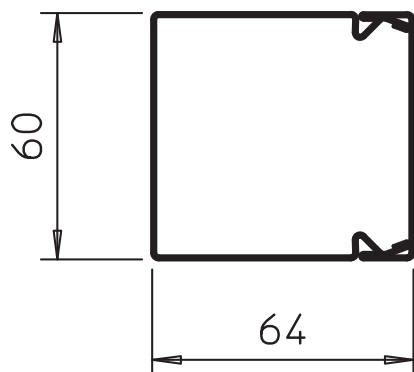

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 2.000,00 mm |
| Breite | 60,00 mm |
| Höhe | 64,00 mm |
| Abmessung BxH | 60 x 64 mm |
| Anzahl der festen Trennwände | 0,00 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0,00 |
| Ausführung Deckel | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Halogenfrei | <input type="checkbox"/> |
| Kabelhalteklammer | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kanalverbinder | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nutzquerschnitt | 3.153,00 cm ² |
| Schutzfolie | <input type="checkbox"/> |