

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.-Nr. 6249558



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6249558
Typ	LKM A60060RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	60x60mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	55,80 kg/100 St.

Technische Daten

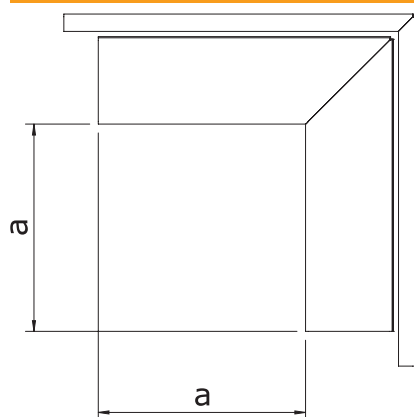

Länge	120,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	64,00 mm
Maß a	120,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	60 x 60
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Halogenfrei	☒
Kanalhöhe	64,00 mm
Kanalhöhe	64,00 mm
Schutzfolie	☐
Systemgröße	60x60
Winkelbereich	90,00 °