

# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Art.-Nr. 6249582

**OBO**  
BETTERMANN




**St** Stahl  
**FSK** bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

Art.-Nr.	6249582
Typ	LKM A60150RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	91,30 kg/100 St.

### Technische Daten

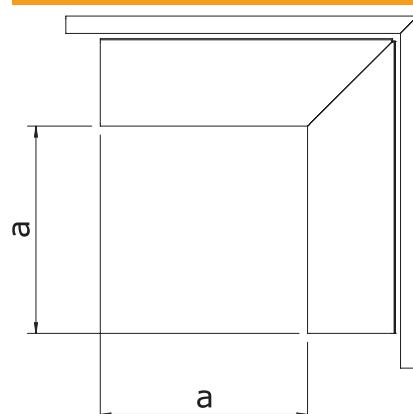

Länge	120,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	64,00 mm
Maß a	120,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	64,00 mm
Kanalhöhe	64,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Systemgröße	60x150
Winkelbereich	90,00 °