

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60100
Art.-Nr. 6249507

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl
FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6249507
Typ	LKM F60100RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	60x100mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	63,40 kg/100 St.

Technische Daten

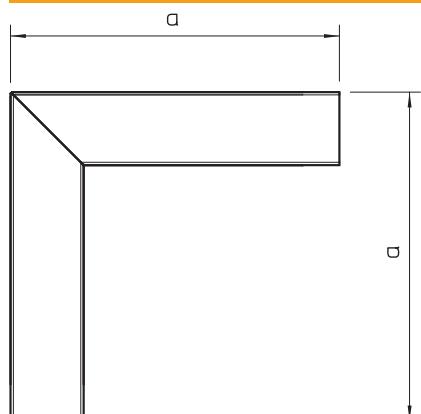

Länge	140,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	64,00 mm
Maß a	140,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	64,00 mm
Kanalhöhe	64,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Systemgröße	60x100
Winkelbereich	90,00 °