

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080 Art.-Nr. 6248428

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl
FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6248428
Typ	LKM F80080RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	80x80mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	80,00 kg/100 St.

Technische Daten

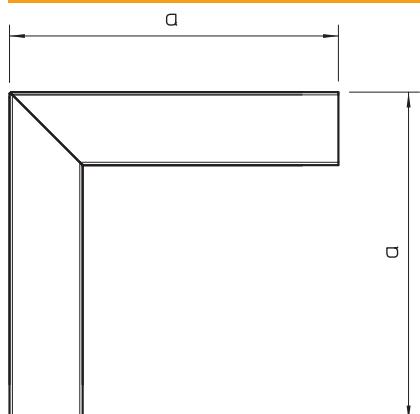

Länge	140,00 mm
Breite	80,00 mm
Höhe	80,00 mm
Maß a	140,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	80 x 80
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	80,00 mm
Kanalhöhe	80,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Systemgröße	80x80
Winkelbereich	90,00 °