

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.-Nr. 6249175

**OBO**  
BETTERMANN



**St** Stahl

**FSK** bandverzinkt / kunststoffbeschichtet


Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

### Stammdaten

Art.-Nr.	6249175
Typ	LKM 40060RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	31,40 kg/100 St.

### Technische Daten

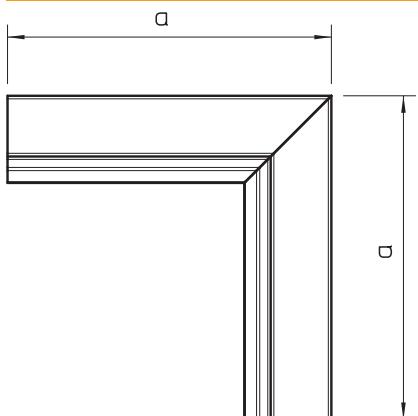

Länge	160,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	44,00 mm
Maß a	160,00 mm
Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	44,00 mm
Kanalhöhe	44,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 °