

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV40

Art.-Nr. 6247458

OBO
BETTERMANN



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



VA Edelstahl, rostfrei 1.4310

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr. 6247458

Typ LKM SV40

Bezeichnung 1 Stoßstellenverbinder

Auslauf

Dimension 40mm

Werkstoff Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310

Werkstoff Kürzel A2


Oberfläche blank, nachbehandelt

Oberfläche Kürzel 2B

Kleinste VK-Einheit (VG) 10 Stück

Gewicht 1,00 kg/100 St.

Technische Daten

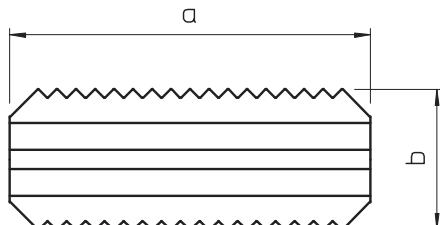

Länge 76,00 mm

Breite 30,00 mm

Maß a 76,00 mm

Maß b 30,00 mm

Ausführung innenseitig

für Kanal-Abmessung 40 x 40 - 40 x 60

Geeignet für Funktionserhalt

Halogenfrei

Mit Potenzialausgleich

Systemgröße 40x40, 40x60