

# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.-Nr. 6247725

**OBO**  
BETTERMANN




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6247725
Typ	LKM T40040FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	40x40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	39,70 kg/100 St.

### Technische Daten

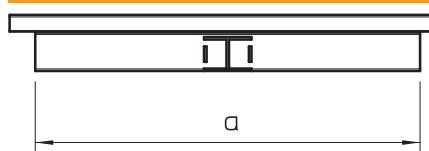

Länge	300,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	44,00 mm
Maß a	300,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	44,00 mm
Kanalhöhe	44,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Systemgröße	40x40