

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Art.-Nr. 6249736

OBO
BETTERMANN



T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

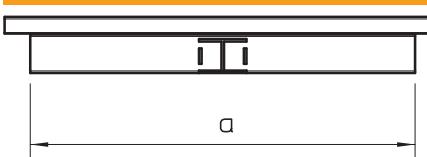


St Stahl
FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6249736
Typ	LKM T60200RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	60x200mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	106,00 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	300,00 mm
	Breite	200,00 mm
	Höhe	64,00 mm
	Maß a	300,00 mm
	Ausführung	Unterteil und Oberteil
	Befestigungsart	Bodenlochung
	für Kanal-Abmessung	60 x 200
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	64,00 mm
	Kanalhöhe	64,00 mm
	Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
	Systemgröße	60x200