


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100

Art.-Nr. 6249922

OBO
BETTERMANN

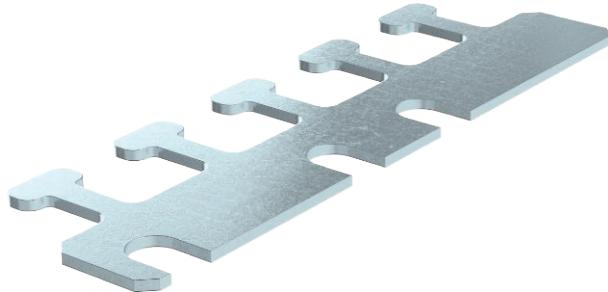

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6249922
Typ	LKM Z100
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	100mm
Werkstoff Bezeichnung	Stahl
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche Bezeichnung	bandverzinkt
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,10 kg/100 St.

Technische Daten

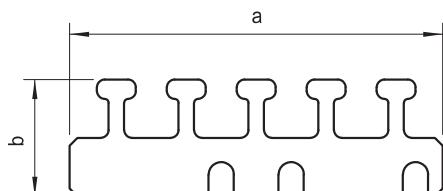

Breite	96,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß a	96,00 mm
Maß b	30,00 mm
Befestigungsart	schraubbar
für Kanal-Abmessung	60 x 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>