


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60

Art.-Nr. 6249906

OBO
BETTERMANN

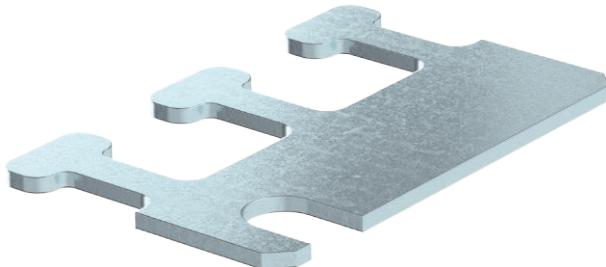

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 6249906 |
| Typ | LKM Z60 |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter |
| Dimension | 60mm |
| Werkstoff Bezeichnung | Stahl |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche Bezeichnung | bandverzinkt |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 1,10 kg/100 St. |

Technische Daten

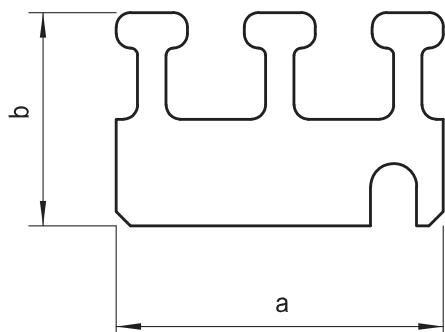

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 46,00 mm |
| Höhe | 30,00 mm |
| Maß a | 46,00 mm |
| Maß b | 30,00 mm |
| Befestigungsart | schraubar |
| für Kanal-Abmessung | 60 x 60 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Potenzialausgleich | <input type="checkbox"/> |