


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75037

Art.-Nr. 6178552

OBO
BETTERMANN

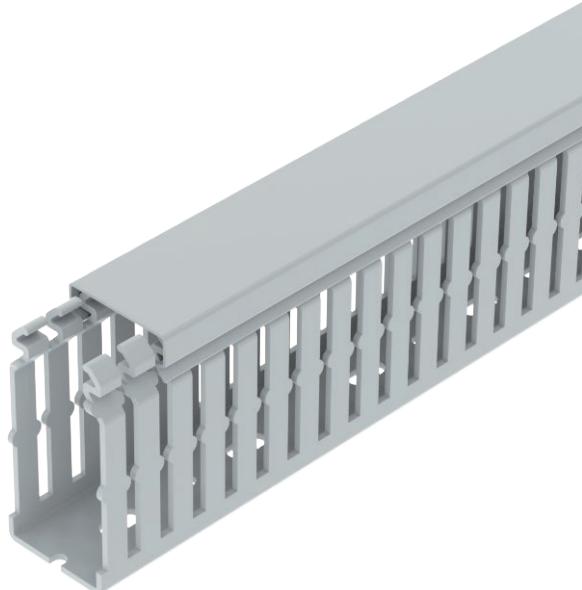

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.




PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6178552
Typ	LKVH N 75037
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	75x37,5x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	44,00 kg/100 m

Technische Daten

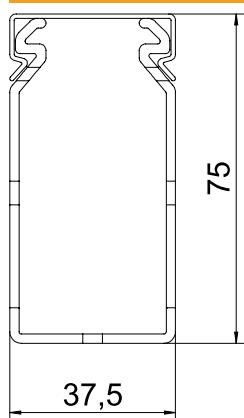

Länge	2.000,00 mm
Breite	37,50 mm
Höhe	75,00 mm
Kanalhöhe	75,00 mm
Abmessung BxH	37,5 x 75 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>