


Technisches Datenblatt

WDKH Oberteilklammer halogenfrei 150

Art.-Nr. 6176131

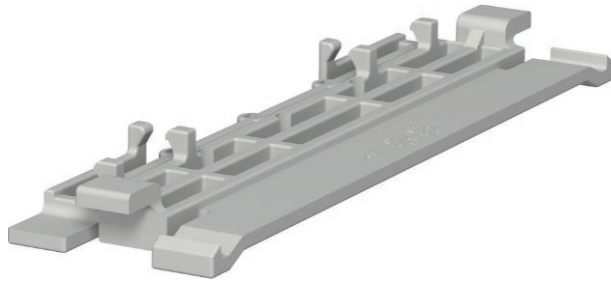

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.




PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produktzusatztext Hinweis	Die Oberteilklammer kann auf der ganzen Kanallänge verschoben werden.
Produktzusatztext 1	Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.

Stammdaten

Art.-Nr.	6176131
Typ	OTK H150
Bezeichnung 1	Oberteilklammer
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	116x29
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff Bezeichnung	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	2,50 kg/100 St.

Technische Daten

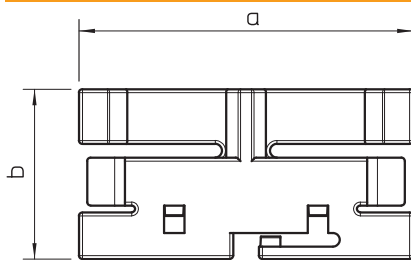

Länge	36,00 mm
Breite	136,20 mm
Maß a	150,00 mm
Ausführung	Einzel
Befestigungsart	einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	150 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>