

Technisches Datenblatt

Profilverbinder vertikal

Art.-Nr. 6288084

OBO
BETTERMANN



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitten zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.


Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellehalter aufgesteckt.

CE

Stammdaten

Art.-Nr.	6288084
Typ	PVV N2 500
Bezeichnung 1	Profilverbinder
Bezeichnung 2	vertikal für Konsole BKN2/7
Dimension	500mm
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	29,60 kg/100 St.

Technische Daten

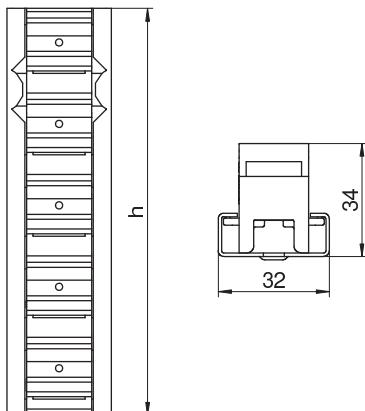

Länge	500,00 mm
Maß h	500,00 mm
Anzahl Profile	20
Einbaulage	vertikal
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>