

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 100130

Art.-Nr. 6026273

OBO
BETTERMANN



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.

4 Oberteilklemmern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6026273
Typ	WDK100130CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	100x130x2000
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	8 m
Gewicht	214,00 kg/100 m

Technische Daten

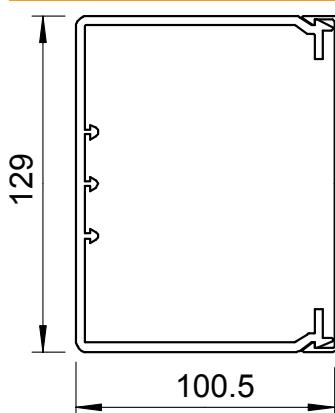

Länge	2.000,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	100,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	61
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	51
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	47
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklemme	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>