

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20050

Art.-Nr. 6168701

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6168701
Typ	WDK20050CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	20x50x2000
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	42 m
Gewicht	30,70 kg/100 m

Technische Daten

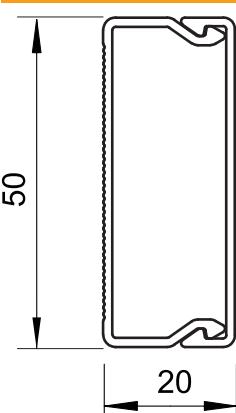

Länge	2.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	20,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>