


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60090

Art.-Nr. 6027113

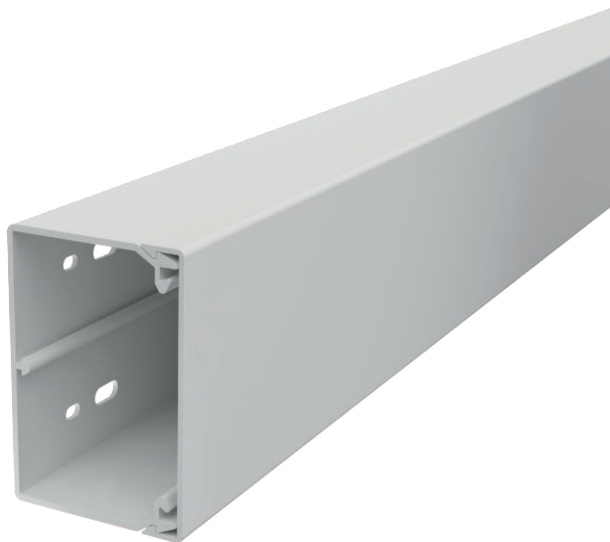

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6027113
Typ	WDK60090LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	60x90x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	24 m
Gewicht	110,00 kg/100 m

Technische Daten

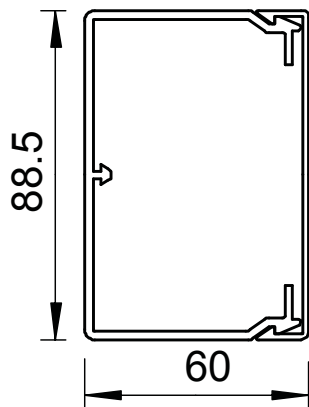

Länge	2.000,00 mm
Breite	90,00 mm
Höhe	60,00 mm
Abmessung BxH	90x60 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	18
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>