

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 60150

Art.-Nr. 6027156

**OBO**  
BETTERMANN



Kanaloberteil und -untereil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilklemmern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar  
Der Geräteeinbau ist mit der Gerätedose Typ 2390 möglich.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6027156
Typ	WDK60150LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	60x150x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	8 m
Gewicht	175,00 kg/100 m

### Technische Daten

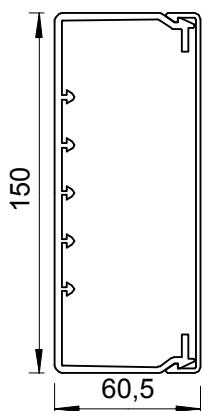

Länge	2.000,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	60,00 mm
Abmessung BxH	150x60 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	31
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklemme	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>