

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 20020

Art.-Nr. 6175400

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.




PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6175400
Typ	WDKH-20020RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	20x20x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	48 m
Gewicht	8,80 kg/100 m

Technische Daten

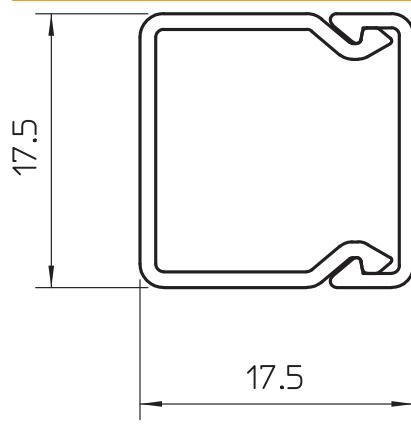

Länge	2.000,00 mm
Breite	17,40 mm
Höhe	17,40 mm
Abmessung BxH	19x18 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ²	1
Ø 10,5 mm (ohne Dose)	
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklemme	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>