

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH-30045

Art.-Nr. 6175463



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.




**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produktzusatztext Hinweis Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.

## Stammdaten

Art.-Nr.	6175463
Typ	WDKH-30045LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	30x45x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7.035,00
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste Verkaufseinheit	48,00 m
Gewicht	24,90 kg/100 m

## Technische Daten

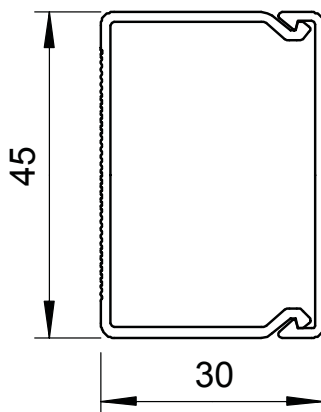

Länge	2.000,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	30,00 mm
Abmessung BxH	45x30 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	5
Anzahl der festen Trennwände	0,00
Anzahl der steckbaren Trennwände	0,00
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>