

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 60090

Art.-Nr. 6175415

OBO
BETTERMANN




PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6175415
Typ	WDKH-60090RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	60x90x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	24 m
Gewicht	81,50 kg/100 m

Technische Daten

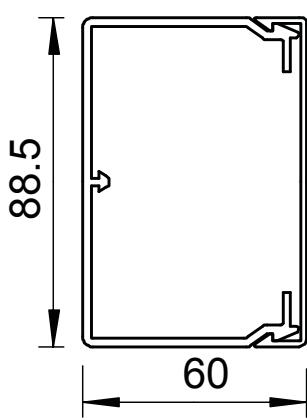

Länge	2.000,00 mm
Breite	90,00 mm
Höhe	60,00 mm
Abmessung BxH	90x60 mm
Anzahl der Leitungen NYM $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ $\varnothing 10,5 \text{ mm}$ (ohne Dose)	19
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinde	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>