

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 60110

Art.-Nr. 6175472

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklemmern.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.




PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6175472
Typ	WDKH-60110LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	60x110x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	16 m
Gewicht	95,90 kg/100 m

Technische Daten

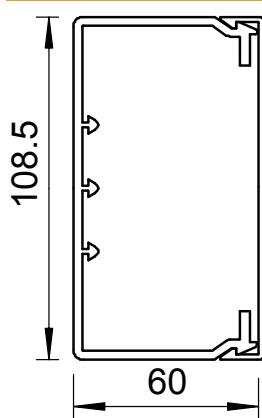

Länge	2.000,00 mm
Breite	108,50 mm
Höhe	60,00 mm
Abmessung BxH	110x60 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	23
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklemme	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>