

# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Art.-Nr. 6175578



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.




PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	6175578
Typ	WDKH-I15030RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	0,68 kg/100 St.

### Technische Daten

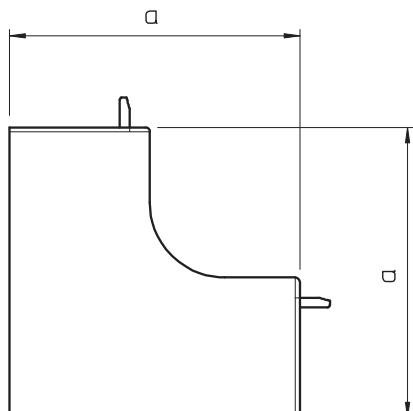

Länge	38,50 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	17,50 mm
Maß a	38,50 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	15,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °