

Technisches Datenblatt

Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 60 mm

Art.-Nr. 6175504



Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 60 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.




PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produktzusatztext 1 Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Stammdaten

Art.-Nr.	6175504
Typ	WDKH-TW60LGR
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	15x50x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 m
Gewicht	20,65 kg/100 m

Technische Daten

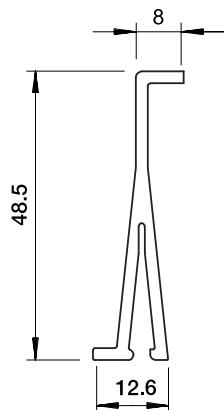

Länge	2.000,00 mm
Breite	12,60 mm
Höhe	48,50 mm
Maß a	2.000,00 mm
Ausführung	Einzel
Befestigungsart	aufrastbar
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>