


# Technisches Datenblatt

## Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12

Art.-Nr. 6150284

**OBO**  
BETTERMANN

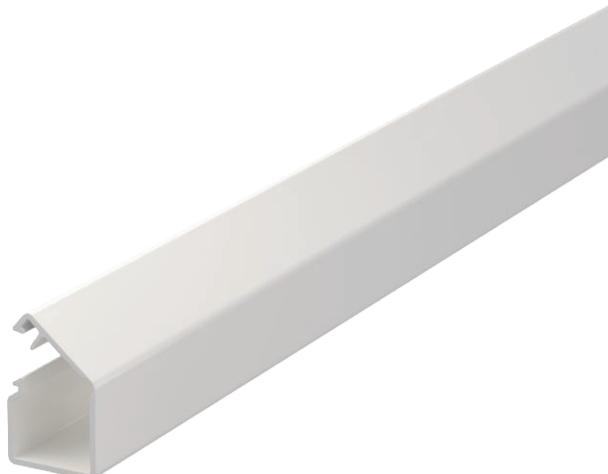

Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6150284
Typ	WDKMD12RW
Bezeichnung 1	Minikanal mit Klebefolie
Bezeichnung 2	und Scharnieroberteil
Dimension	12x12x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	7,00 kg/100 m

### Technische Daten

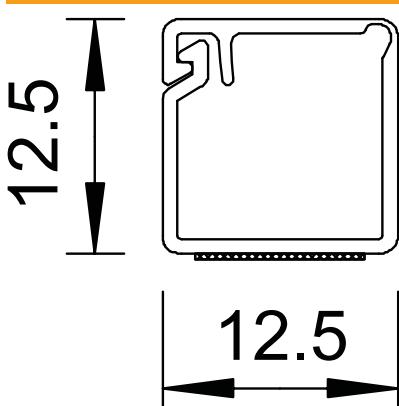

Länge	2.000,00 mm
Breite	12,50 mm
Höhe	12,50 mm
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	mit Filmscharnier
Befestigungsart	selbstklebend
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhaltekammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>