


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 100130

Art.-Nr. 6192424

OBO
BETTERMANN

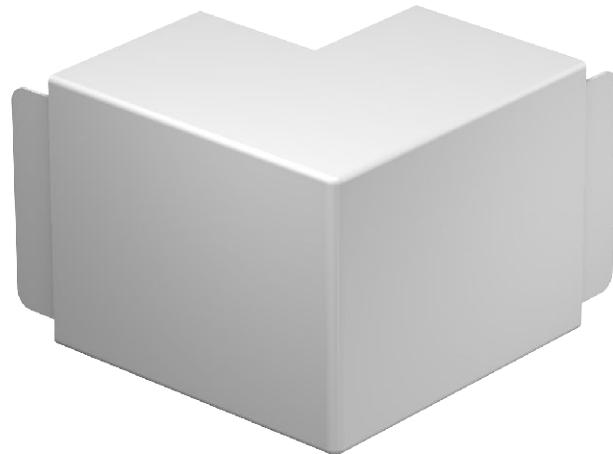

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192424
Typ	WDK HA100130RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Dimension	100x130mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	27,00 kg/100 St.

Technische Daten

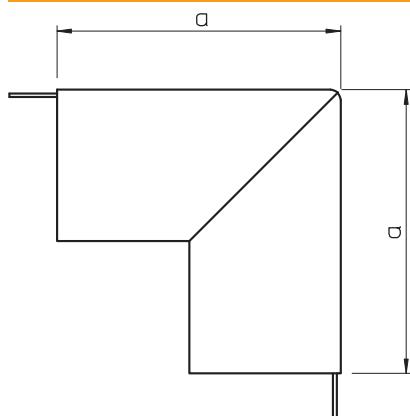

Länge	170,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	100,00 mm
Maß H	130,00 mm
Maß a	170,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	100 x 130
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	100,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °