


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Art.-Nr. 6192246

OBO
BETTERMANN

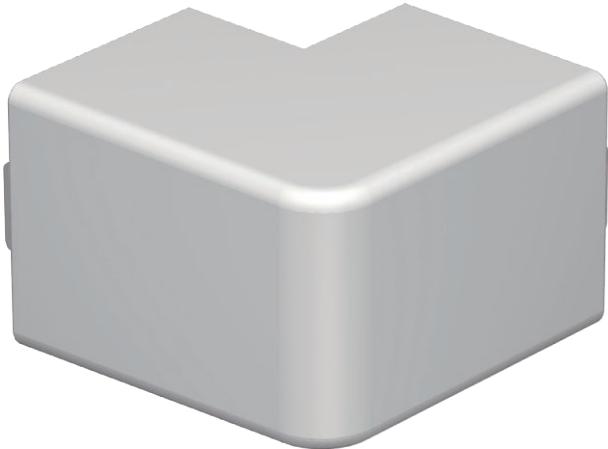

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192246
Typ	WDK HA40040RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	3,14 kg/100 St.

Technische Daten

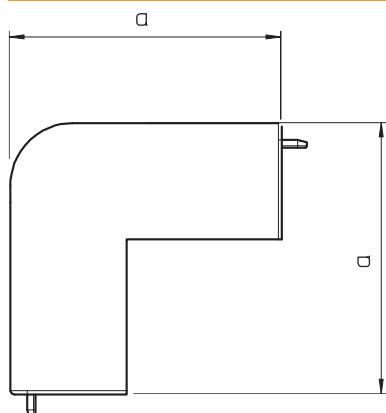

Länge	66,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß a	66,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °