

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40110

Art.-Nr. 6192270

OBO
BETTERMANN



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192270
Typ	WDK HA40110RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Dimension	40x110mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	13,50 kg/100 St.

Technische Daten

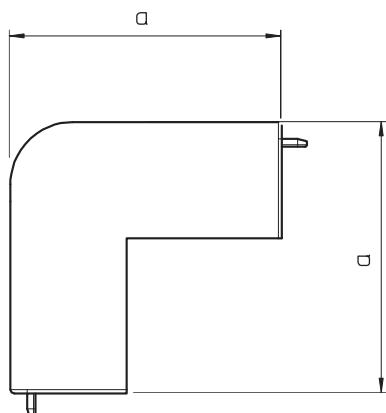

Länge	100,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß H	110,00 mm
Maß a	100,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufraстbar
für Kanal-Abmessung	40 x 110
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °