

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Art.-Nr. 6192394

OBO
BETTERMANN



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192394
Typ	WDK HA60230RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Dimension	60x230mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	24,65 kg/100 St.

Technische Daten

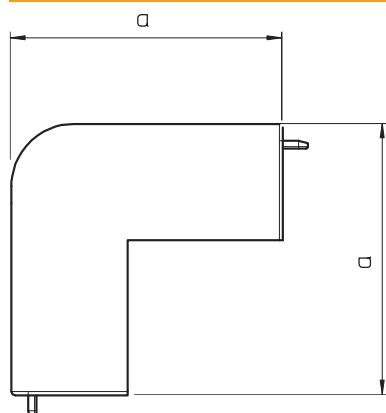

Länge	100,00 mm
Breite	230,00 mm
Höhe	60,00 mm
Maß H	230,00 mm
Maß a	100,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	60 x 230
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	60,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °