

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Art.-Nr. 6154220

OBO
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6154220
Typ	WDK HF10030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	10x30mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	0,56 kg/100 St.

Technische Daten

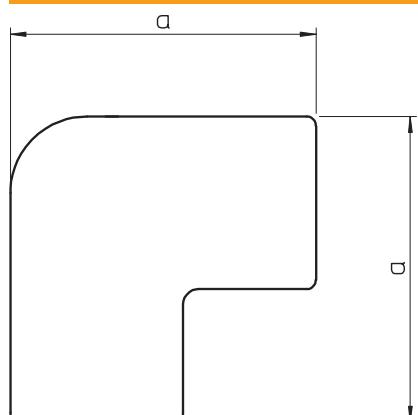

Länge	50,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	10,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß a	50,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	10 x 30
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	10,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °