

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Art.-Nr. 6192777

**OBO**  
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6192777
Typ	WDK HF20020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	0,59 kg/100 St.

### Technische Daten

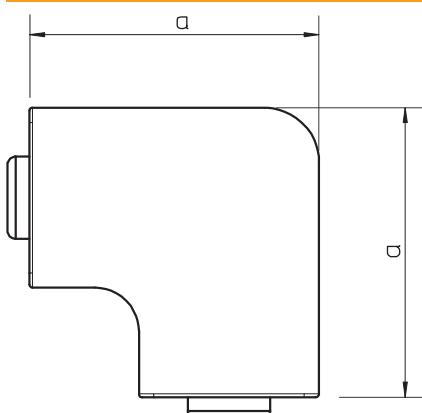

Länge	38,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	17,50 mm
Maß H	20,00 mm
Maß a	38,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	20,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °