

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Art.-Nr. 6192793

OBO
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192793
Typ	WDK HF25040RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	25x40mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	1,91 kg/100 St.

Technische Daten

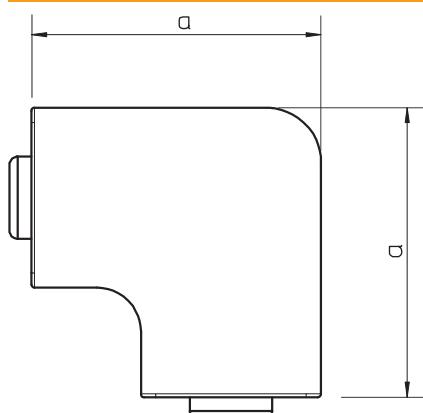

Länge	63,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	25,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß a	63,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	25 x 40
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	25,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °