

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube

Art.-Nr. 6192815



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Produktzusatztext 1 Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Stammdaten

Art.-Nr.	6192815
Typ	WDK HF30030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	30x30mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9.010,00
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste Verkaufseinheit	4,00 Stück
Gewicht	1,37 kg/100 St.

Technische Daten

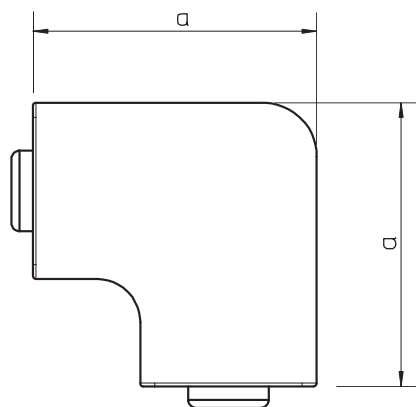

Länge	53,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß a	53,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	30 x 30
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaltiefe	30,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °