

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Art.-Nr. 6192823

**OBO**  
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6192823
Typ	WDK HF30045RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	1,92 kg/100 St.

### Technische Daten

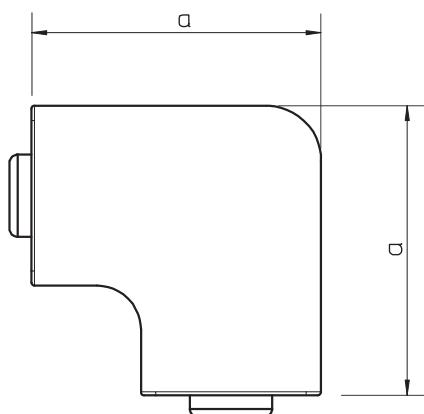

Länge	68,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß H	45,00 mm
Maß a	68,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	30 x 45
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	30,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °