

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Art.-Nr. 6192831

OBO
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6192831
Typ	WDK HF40040RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	2,53 kg/100 St.

Technische Daten

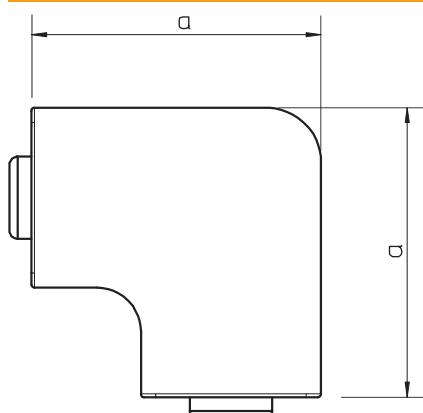

Länge	63,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß a	63,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °