

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60150

Art.-Nr. 6192955

**OBO**  
BETTERMANN



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6192955
Typ	WDK HF60150RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	19,91 kg/100 St.

### Technische Daten

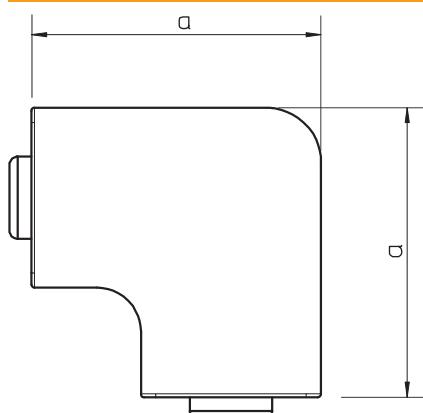

Länge	190,00 mm
Breite	155,00 mm
Höhe	60,00 mm
Maß H	150,00 mm
Maß a	190,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	60,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °