


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 100230

Art.-Nr. 6192118

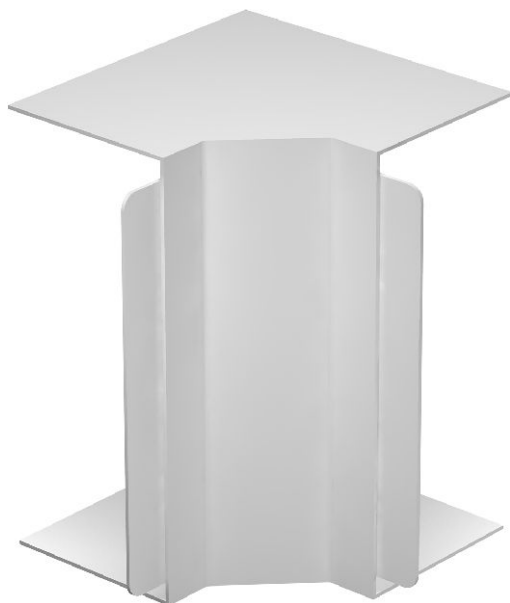

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.


PVC Polyvinylchlorid

Produktzusatztext 1 Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Stammdaten

Art.-Nr.	6192118
Typ	WDK HI100230RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Dimension	100x230mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 Stück
Gewicht	27,00 kg/100 St.

Technische Daten

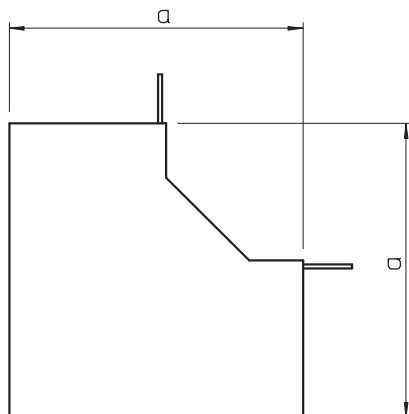

Länge	170,00 mm
Breite	230,00 mm
Höhe	100,00 mm
Maß H	230,00 mm
Maß a	170,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	100 x 230
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanaltiefe	100,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °