

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090

Art.-Nr. 6191967



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.


PVC Polyvinylchlorid

Produktzusatztext 1 Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Stammdaten

Art.-Nr.	6191967
Typ	WDK HI40090RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Dimension	40x90mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 Stück
Gewicht	9,47 kg/100 St.

Technische Daten

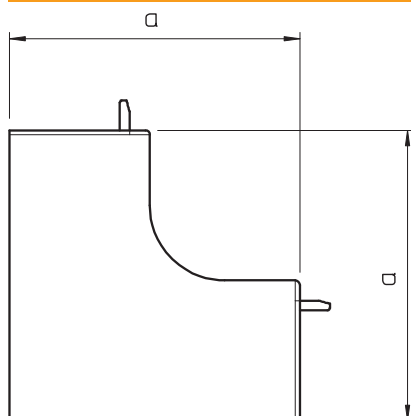

Länge	109,00 mm
Breite	90,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß H	90,00 mm
Maß a	109,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufraubar
für Kanal-Abmessung	40 x 90
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanaltiefe	40,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °