


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-METRA 60,
Kanalbreite 40
Art.-Nr. 6132552

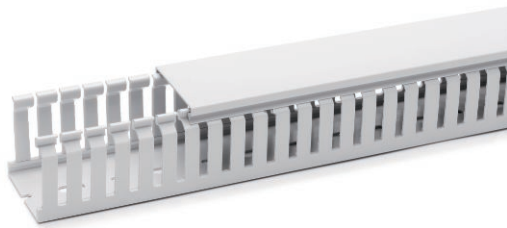

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produktzusatztext Hinweis	Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132552
Typ	HFVDK 6040 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF METRA Set 60x40 7035
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	35,00 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	60,00 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	☐
Kriechstromfest	☒
Mit Oberteil	☒
Nutzquerschnitt	1.940,00 mm ²
Halogenfrei	☒
Schlitzabstand	5,50 mm
Schlitzbreite	4,50 mm
selbstverlöschend	☒