


Technisches Datenblatt

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.-Nr. 6130015



Leitungsführungskanal LE zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

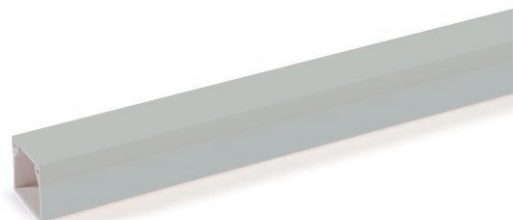

PVC Polyvinylchlorid

Produktzusatztext Hinweis	Kanalunterteil mit Bodenlochung für die Montage. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6130015
Typ	LE 2020 lgr
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	LE Set 20x20 7035
Dimension	2000x20x20
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste Verkaufseinheit	72,00 m
Gewicht	13,73 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	20,00 mm
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>